

Enkeltdele	TWISTO B-	A	E	S	C	T	TE2	TE3	X
1		1		1		2	1	1	2
2						1	1	2	2
3		1		1	2	3	2	3	4
4		1		1	2	3	2	3	4
5		1		1	2	3	2	3	4
6		1		1	2	3	2	3	4
7					1				
8			1	1		1	2	3	2

**Samling/afslutning af selvbegrænsende kabel**

Twisto B må kun anvendes til følgende typer selvbegrænsende kabler: devī-pipeguard, devī-iceguard og devī-hotwatt.

Belastning: maks. 16A  
 Spænding: maks. 250V AC  
 Kapsling: IP68 i henhold til VDE norm IP66 i henhold til EN 60 529  
 Temp.: maks. 65°C tilkoblet maks. 85°C frakoblet

**Bemærk:**


 
 
Kun ovenfor specificerede kabler må benyttes i forbindelse med Twisto samlingerne. Varmekredsen skal sikres med automatsikring. Fejlstrømsafbryder med en udløsestrøm på 30mA kan maksimalt sikre 500 m kabel. Kabellængder se skema i installationsvejledning for selvbegrænsende kabler. Samlingen må ikke udsættes for vrid eller træk. Installationen skal foretages af en autoriseret installatør.

**Tilslutning af kabel**


Afkortningen af kablet skal foretages omhyggeligt. Del 3 og 4 monteres på kablet som vist på billedet.




Fjern kablets yderkappe i en længde af 42 mm. Klem vedlagte metalbøjle del 5 ned over skærmen, metalbøjlen skal skubbes helt ind mod kablets yderkappe, træk herefter skærmen ind over metalbøjlen, se skitse.

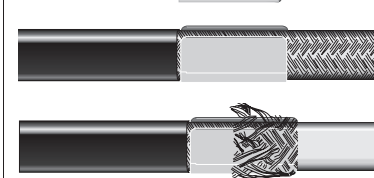

 
Før varmekablet skubbes ind i tilslutningen skal det checkes at del 6 og 4 er placeret korrekt i forhold til hinanden.



 Skub kablet ind i tilslutningsdelen indtil kablet flugter med yderkanten af del 6. **Det er meget vigtigt at dette udføres omhyggeligt for at opnå den nødvendige forbindelse i samlingen.**



 Skub del 4 ind i del 6 og monter samlingen færdig, spænd omhyggelig for at opnå den tilsluttede kontakt mellem lederne samt korrekt tæthed i muffen.



**Endeafslutning**

Afkort kablet omhyggeligt, vær opmærksom på at der bliver lavet et lige klip. Fjern 20 mm af yderkappen klip den afdækkede skærm helt væk, alle tråde skal fjernes ellers er der risiko for jordfejl. Klip 15 mm af den inderste del af kablet.



Pres kablet ind i endeafslutningen kablet skal presses helt i bund.



**Værktøj**

