

The Click System

## Anvendelse

Når gulve i lejligheder, huse og kældre skal renoveres, kan komfort gulvvarmen lægges uden brug af spartelmasser og uden at brække gulvet op.

Komforten leveres af DEVIDry™ Click system, der er designet til montering direkte under trægulve og tæpper.

Belægningen kan være parket og laminat op til 22 mm ja selv tæpper med DEVIDry™ Plug Kit.

Med DEVIDry™ Pro Kit får du DEVI's digitale DEVIreg™ 535 timer termostat og sparer energi samtidig med at du har den perfekte varmekomfort.

## DEVIDry™ – Det unikke klikssystem

DEVIDry™ Klik system

- er 8 mm tyk opbygget af flere lag med forskellige egenskaber
- installeres direkte på det gamle gulv lige under den nye belægning
- sikrer et jævnt og hurtigt reagerende gulvvarme

Resultatet er et "alt i en" varmeelement og underlag til træ-, laminatgulve og tæpper.

Hvert lag har forskellige egenskaber

1. Gummilag – Trykfordeler
2. Tilslutning – hurtig og vandtæt IPX7
3. Varmekabel – Effekt 55 W/m<sup>2</sup> eller 100 W/m<sup>2</sup>
4. Polyester Folie – Styrke
5. Alufolie – varmeledende
6. PP-Skum – lyd dæmpning og isolerende

## Produkt Fordele

Nem installation  
Hurtig reagerende gulvvarme  
Jævn varmefordeling  
17 dB lydisolering  
Lav byggehøjde 8 mm  
Ingen brug af klæb  
Flytbar  
5-års garanti

### Godkendelses standard

IEC 60335-2-96  
(med DEVIDry™ Pro Kit)

IEC 60335-2-106  
(med DEVIDry™ Plug Kit)

### Note:

Vælges et laminatgulv skal det være af god kvalitet med en minimum tykkelse på 8 mm HDF (>800 kg / m<sup>3</sup>).


### Tekniske informationer

Tykkelse	8 mm
Spænding	230 V (50 Hz)
Max. Amp pr. DEVIDry™ System	10 A
Tæthedsklasse for DEVIDry™ Element	IP X7
Effekt	55 W/m <sup>2</sup> på trægulve 100 W/m <sup>2</sup> på betongulve
Lydisolering svarende til	17 db
Isolationsværdi (U-value)	8 W/m <sup>2</sup> K

DEVIDry™ element		Opvarmet areal	Effekt
89300000	DEVIDry™ 55, 1 m <sup>2</sup>	0,4 m <sup>2</sup>	22 W
89300002	DEVIDry™ 55, 2 m <sup>2</sup>	1,4 m <sup>2</sup>	77 W
89300004	DEVIDry™ 55, 3 m <sup>2</sup>	2,4 m <sup>2</sup>	132 W
89300006	DEVIDry™ 55, 4 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>	187 W
89300008	DEVIDry™ 55, 5 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	242 W
89300020	DEVIDry™ 100, 1 m <sup>2</sup>	0,4 m <sup>2</sup>	40 W
89300022	DEVIDry™ 100, 2 m <sup>2</sup>	1,4 m <sup>2</sup>	140 W
89300024	DEVIDry™ 100, 3 m <sup>2</sup>	2,4 m <sup>2</sup>	240 W
89300026	DEVIDry™ 100, 4 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>	340 W
89300028	DEVIDry™ 100, 5 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	440 W

### Tilbehør

89300030	DEVIDry™ FM1	Filler måtte, 1 m <sup>2</sup>
89300031	DEVIDry™ FM2	Filler måtte, 2 m <sup>2</sup>
89300032	DEVIDry™ FM4	Filler måtte, 4 m <sup>2</sup>
19911110	DEVIDry™ X25	Forlænger kabel, 25 cm
19911111	DEVIDry™ X100	Forlænger kabel 100 cm
19911112	DEVIDry™ X200	Forlænge kabel, 200 cm
19405856	DEVI tape 38 mm × 50 m	til brug under tæpper

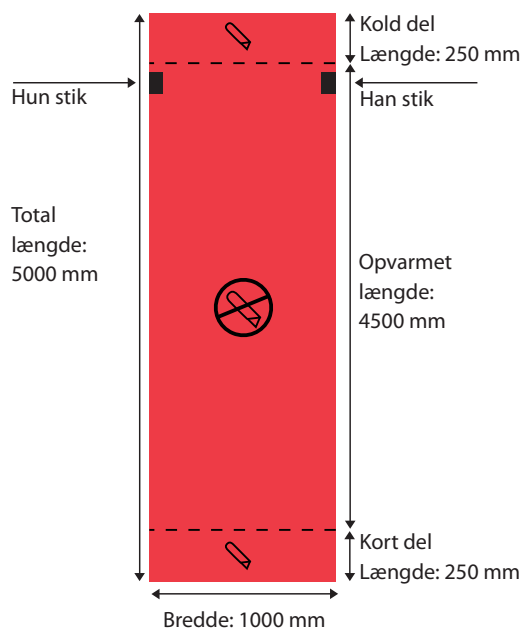

### DEVI A/S

Jegstrupvej 3  
DK-8361 Jegstrup  
Tel: +45 7585 8585  
Fax: +45 7585 7110  
www.devi.dk

**DEVI**® 